



VK A R22 F40 STBL (308 030)


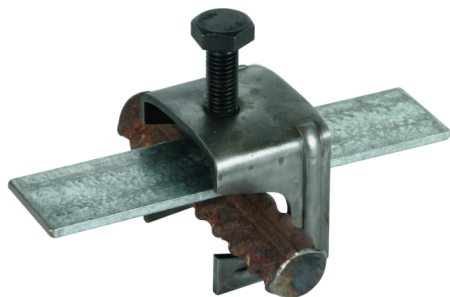


Abbildung unverbindlich

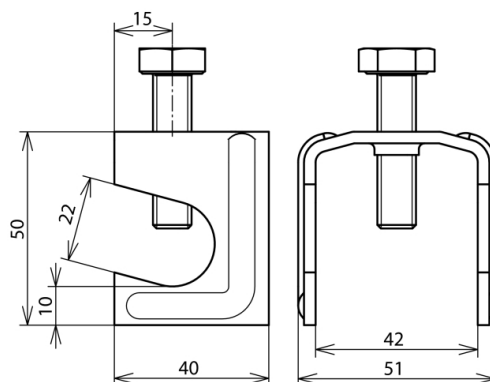

| Typ | VK A R22 F40 STBL |
|--|---------------------|
| Art.-Nr. | 308 030 |
| Werkstoff | St/blank |
| Klemmbereich Rd / Fl | (+) 6-22 / 30-40 mm |
| Schraube | ● M10 x 40 mm |
| Werkstoff Schraube | St/blank |
| Kurzschlussstrom (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C) | 1,0 kA |
| Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
| Gewicht | 125 g |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 85389099 |
| GTIN (EAN) | 4013364030749 |
| VPE | 25 Stk. |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.