


SCSN 36 1000 (763 510)

- Als Arbeitsstange zum Handhaben von isolierenden Schutzplatten
- Handabeabschluss mit Abschlusskappe

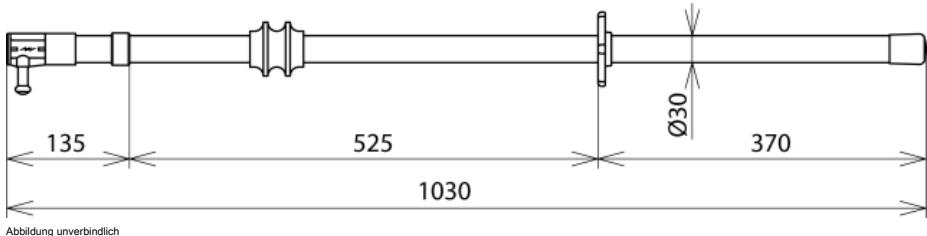

| Typ | SCSN 36 1000 |
|--|--|
| Art.-Nr. | 763 510 |
| Nennspannung (U _N) | 1 ... 36 kV |
| Max. Kopflast | 17 kg |
| Gesamtlänge (l _G) | 1030 mm |
| Isolierstrecke (l _I) | 525 mm |
| Länge Handhabe (l _H) | 370 mm |
| Eintauchtiefe (l _O) | 135 mm |
| Norm Schaltstangenkopf | E DIN VDE V 0681-2 |
| Norm Schaltstange | E DIN VDE V 0681-1 und -2 |
| Norm Isolierstange | E DIN VDE V 0681-1 |
| Verwendbar bei | |
| Einsatzort | Innenraum- und Freiluftanlagen |
| Ausführung | Vollisolierter, massiver Schaltstangenkopf |
| Werkstoff Isolierrohr | Glasfaserverstärktes Polyesterrohr |
| Werkstoff Schaltbolzen | Stahl, vollständig kunststoffummantelt |
| Durchmesser | 30 mm |
| Verdrehsichere Steckkupplung inkl. Abschlussteil | Nein |
| Gerätetyp | Schaltstange |
| Gewicht | 520 g |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 85389099 |
| GTIN (EAN) | 4013364137172 |
| VPE | 1 Stk. |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.