

SCSN 36 1500 (763 511)

- Als Arbeitsstange zum Handhaben von isolierenden Schutzplatten
- Handhabeabschluss mit Abschlusskappe

Abbildung unverbindlich

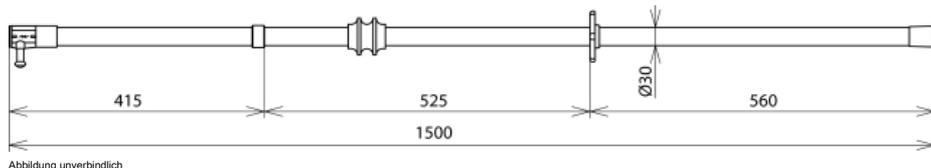


Abbildung unverbindlich

Typ	SCSN 36 1500
Art.-Nr.	763 511
Nennspannung (U _N)	1 ... 36 kV
Max. Kopflast	17 kg
Gesamtlänge (l _G)	1500 mm
Isolierstrecke (l _I)	525 mm
Länge Handhabe (l _H)	560 mm
Eintauchtiefe (l _O)	415 mm
Norm Schaltstangenkopf	E DIN VDE V 0681-2
Norm Schaltstange	E DIN VDE V 0681-1 und -2
Norm Isolierstange	E DIN VDE V 0681-1
Verwendbar bei	
Einsatzort	Innenraum- und Freiluftanlagen
Ausführung	Vollisolierter, massiver Schaltstangenkopf
Werkstoff Isolierrohr	Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Werkstoff Schaltbolzen	Stahl, vollständig kunststoffummantelt
Durchmesser	30 mm
Verdrehsichere Steckkupplung inkl. Abschlussteil	Nein
Gerätetyp	Schaltstange
Gewicht	660 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364137189
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.