

EKV3 25IS ZK VH8QTCZ (VH8QTCZ)

- Andere Seillngen knnen ber den EuK-Konfigurator online ausgewhlt werden

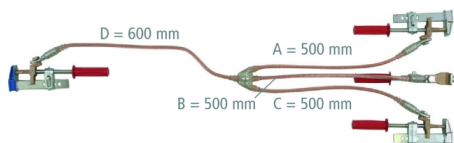


Abbildung unverbindlich



Abbildung unverbindlich

Typ	EKV3 25IS ZK VH8QTCZ
Art.-Nr.	VH8QTCZ
Klemmbereich	55 mm
Aufhrung	dreipolig
Seilquerschnitt Phasenseite	25 mm ²
Seilquerschnitt Erdseite	25 mm ²
Lnge Phasenseil A	500 mm
Lnge Phasenseil B	500 mm
Lnge Phasenseil C	500 mm
Lnge Erdseil	600 mm
Vollisoliert	Nein
Max. Kurzschlussstrom I _k 0,5 s	7,0 kA
Max. Kurzschlussstrom I _k 1 s	4,9 kA
Werkstoff Klemmkrper	GT/gal Zn
Werkstoff Druckstcke	Cu-Legierung
Werkstoff Kurzschliesseile	Cu, hochflexibel
Norm	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Temperaturbereich	-25 °C ... +55 °C
Gewicht	5,43 kg
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364163775
VPE	1 Stk.

Achtung: Bei Bestellung die eindeutige Varianten-Nr. angeben.

nderungen in Form und Technik, bei Maen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Die Klemme fr den PEN-Leiter ist blau gekennzeichnet.