

EKV3 35BS ZK VN63A91 (VN63A91)

- Andere Seillängen können über den EuK-Konfigurator online ausgewählt werden

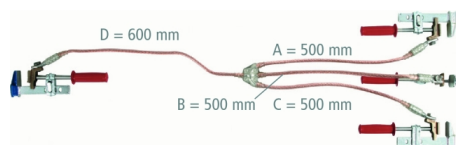


Abbildung unverbindlich



Abbildung unverbindlich

Typ	EKV3 35BS ZK VN63A91
Art.-Nr.	VN63A91
Klemmbereich	85 mm
Auführung	dreipolig
Seilquerschnitt Phasenseite	35 mm ²
Seilquerschnitt Erdseite	35 mm ²
Länge Phasenseil A	500 mm
Länge Phasenseil B	500 mm
Länge Phasenseil C	500 mm
Länge Erdseil	600 mm
Vollisoliert	Nein
Max. Kurzschlussstrom I _k 0,5 s	10,0 kA
Max. Kurzschlussstrom I _k 1 s	6,9 kA
Werkstoff Klemmkörper	GT/gal Zn
Werkstoff Druckstücke	Cu-Legierung
Werkstoff KurzschlieÙseile	Cu, hochflexibel
Norm	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Temperaturbereich	-25 °C ... +55 °C
Gewicht	5,4 kg
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364163812
VPE	1 Stk.

Achtung: Bei Bestellung die eindeutige Varianten-Nr. angeben.

Änderungen in Form und Technik, bei MaÙen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Die Klemme für den PEN-Leiter ist blau gekennzeichnet.