


Maßbilder DGA AG

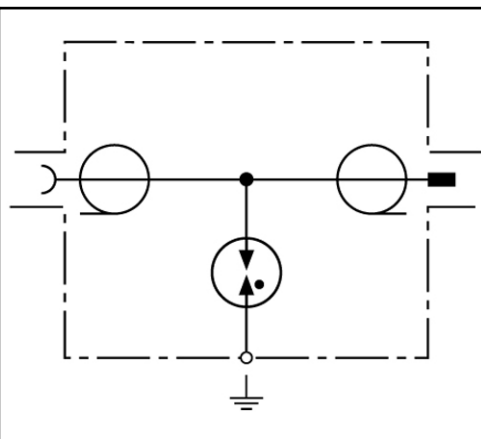

Auswechselbarer Gasentladungsableiter



Großflächige Gasentladungsableiter-Aufnahme

Fernspeisetauglicher Ableiter mit auswechselbarem Gasentladungsableiter. Exzellentes HF-Langzeitverhalten wegen minimalem Kontaktabbrand und großflächiger Kontaktierung des Gasentladungsableiters in einem speziellen Käfig.

Lange Lebensdauer durch geringen Kontaktabbrand am Innenleiter

Einsetzbar nach dem Blitzschutzkonzept an den Schnittstellen 0_A – 1 und höher

DGA AG U	
Ableiterklasse	TYPE 1
Höchste Dauerspannung DC [U_{Cl}]	180 V
Nennstrom [I_N]	10 A
Max. Übertragungsleistung	150 W
D1 Blitzstoßstrom (10/350) [I_{imp}]	5 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20) [I_{n1}]	20 kA
Schutzpegel bei I_n C2 [U_{p1}]	≤ 750 V
Frequenzbereich	dc - 300 MHz
Einfügungsdämpfung	< 0,1 dB
Rückflussdämpfung	≥ 20,8 dB
Wellenwiderstand [Z]	50
Betriebstemperaturbereich	-40°C...+85°C
Schutzart	IP 20
Anschluss Eingang / Ausgang	UHF Buchse / UHF Stecker
Erdung über	Durchführung Ø 19,3 mm
Gehäusewerkstoff	Messing, oberflächenveredelt mit Trimetallplating
Farbe	blank
Auswechselbarer Gasableiter	ja
Prüfnormen	IEC 61643-21
Bestellinformationen	
Typ	DGA AG U
Art.-Nr.	929 057
VPE	1 St

Änderung in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich. Die dargestellten Bilder können von der beschriebenen Baugruppe abweichen.